




## ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 11 mm

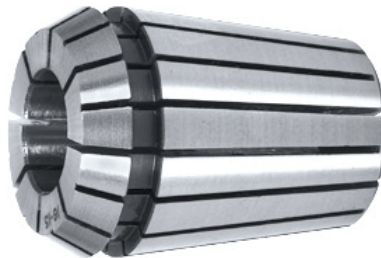

### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308933 11     |
| GTIN          | 4069515024082 |
| Artikelklasse | 32Z           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

#### Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

### Technische Beschreibung

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Aufnahme            | ER 20                 |
| Rundlaufgenauigkeit | $\leq 10 \mu\text{m}$ |
| Typ                 | 428 E                 |
| Außen-Ø D           | 21 mm                 |
| Gesamtlänge L       | 31,5 mm               |
| Produktart          | Spannzange            |