


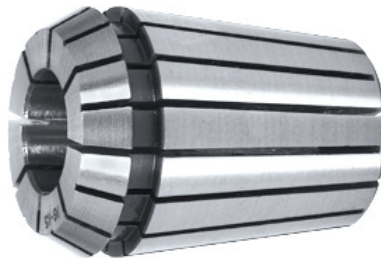

ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309043 5
GTIN	4069515025546
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 40
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 10 \mu\text{m}$
Typ	472 E
Außen-Ø D	41 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange