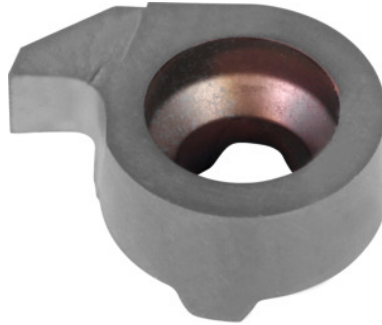


**Garant**

**mini-Schneidplatte zum Einstecken innen, DIN 472 rechts, HB720, Ø Dmin /  
Breite Nut m (H13): 8/0,9mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270110 8/0,9
GTIN	4045197560346
Artikelklasse	211

**Technische Beschreibung**

Plattenstärke T	3,6 mm
Stechbreite w	0,93 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	1 mm
Vorschub f	0,02 - 0,03 mm/U
Mindest-Ø $D_{min}$	8 mm
Spitzen-Mitten-Abstand $L_3$	4,8 mm
Plattengröße Ø d	6 mm
Nutbreite m (H13)	0,9 mm
Sorte	HB720
Nuten nach Norm	DIN 472
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		