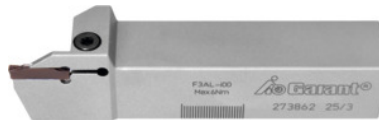


**Garant**
**eco-Stechdrehhalter, langer Schaft, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w:  
25/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273862 25/3
GTIN	4045197582102
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden. Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

**Technische Beschreibung**

Kopflänge $L_1$	36,5 mm
Stechbreite $w$	3 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	21 mm
Funktionsbreite $L_4$	26,5 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Gesamtlänge $L$	130 mm
Serie	Eco
Schaftbreite $b$	25 mm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Klemmschraube Typ 6	279815 6
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600