


**Garant**

**Vollprofilplatte 60° außen links, HB7010, Steigung: 4,5mm**

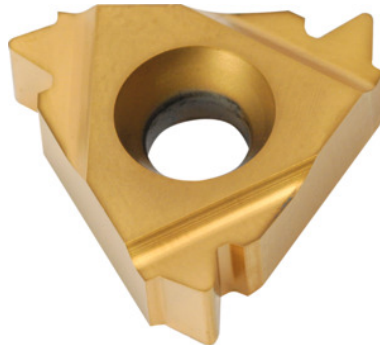

### Bestelldaten

Bestellnummer	270730 4,5
GTIN	4045197367570
Artikelklasse	21J

### Beschreibung

**Ausführung:**

**Vollprofilplatte 60°** für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	4,5 mm
Einsatzart	links
Innen-/Außenanwendung	außen
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7010
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF
Gewindeart	M

Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	4,76 mm
Plattengröße L	22 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		