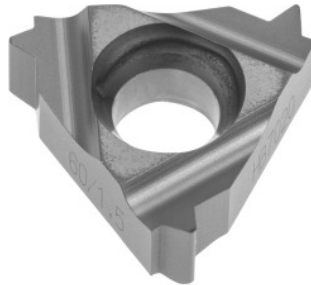


Garant**Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7020, Steigung: 0,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270754 0,5
GTIN	4045197369949
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Ausführung:****Vollprofilplatte 60°** für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	0,5 mm
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7020
Toleranzklasse	DIN 13 6H
Gewindeart	M
Gewindeart	MF
Gewindeart	M-LH

Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,17 mm
Plattengröße L	11 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	120 m/min	N
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		