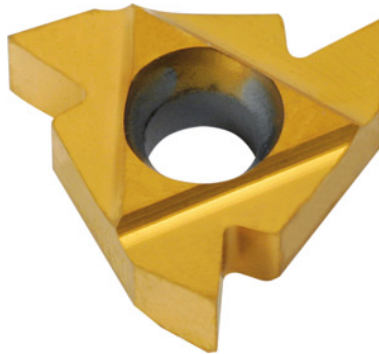


Teilprofilplatte 60° außen links, HB7010, Steigung: 1,75-3mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	270745 1,75-3
GTIN	4045197367617
Artikelklasse	21J

Beschreibung

Ausführung:
Teilprofilplatte 60° für Außengewinde.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	1,75 mm
maximale Gewindesteigung	3 mm
Einsatzart	links
Innen-/Außenanwendung	außen
Wendeschneidplattenprofil	Teilprofil
Sorte	HB7010
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF

Gewindeart	M
Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		