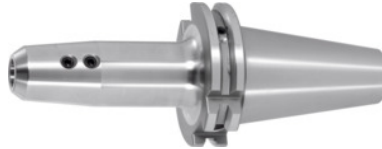


Garant
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-Ø D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300422 20
GTIN	4045197287670
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

· **Bohrungstoleranz D₁ in H4 (genauer als DIN).**

Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und DIN 6535 Form HB + HE.

Lieferumfang:

Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube **für System Weldon und Whistle-Notch** und durchbohrter Anschlagschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Ersatzspannschraube 309905 M6, 309905 M8.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ø D ₂	25 mm
Ø D ₃	30 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Außen-Ø D	42,53 mm
Aufnahme	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
	308802 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308610 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308620 40

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308625 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308830 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40

308605 40

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40