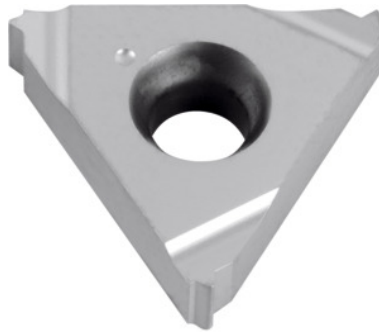


Garant**Vollprofilplatte 55° innen rechts, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 19****Bestelldaten**

Bestellnummer	270827 19
GTIN	4045197463173
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	19
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7125
Gewindeart	BSW
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	BSP
Gewindeart	BSP-LH
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH

Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		