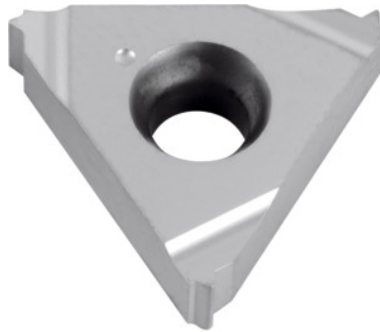


**Garant****Vollprofilplatte 55° innen rechts, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 14****Bestelldaten**

Bestellnummer	270827 14
GTIN	4045197463180
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Anzahl Gänge/Zoll	14
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7125
Gewindeart	BSW
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	BSP
Gewindeart	BSP-LH
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH

Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		