


**Garant**

**Teilprofilplatte 55° innen links, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 48-16**

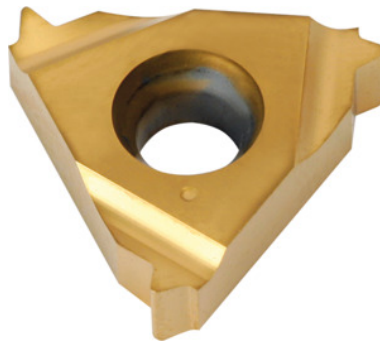

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270847 48-16
GTIN	4045197368195
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Anzahl Gänge/Zoll	48-16
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	links
Wendeschneidplattenprofil	Teilprofil
Sorte	HB7010
Gewindeart	BSW
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	BSP-LH
Gewindeart	BSP
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH

Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		