


**Garant**

**Semiprofilplatte 30° innen rechts, HB7010, Steigung: 5mm**

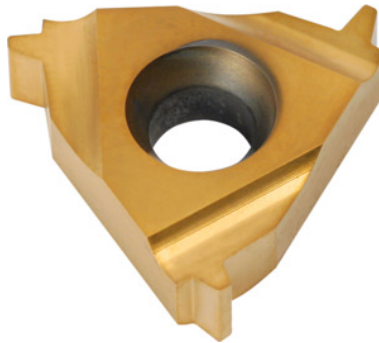

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270873 5
GTIN	4045197486936
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	5 mm
Einsatzart	rechts
Innen-/Außenanwendung	innen
Wendeschneidplattenprofil	Semiprofil
Sorte	HB7010
Toleranzklasse	DIN 103 7H
Gewindeart	TR
Gewindeart	TR-LH
Flankenwinkel	30 Grad
Stärke	4,76 mm
Plattengröße L	22 mm

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Gewindedrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		