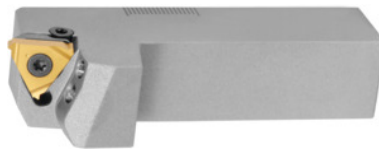


Garant
eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 16/16 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L₄: 16 mm

Kopflänge L₁: 27 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Spannschraube für Gewindeplatte: 279810 2

Unterlegplatte 1,5°: 272610 1,5

Klemmschraube für Unterlegplatte: 279824 1

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	16 mm
passend für Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	16 mm

Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Unterlegplatte 1,5°	272610 1,5
Kopflänge L ₁	27 mm
Gesamtlänge L	74 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube	272500
Schraube für Unterlegplatte	272540
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter Neigungswinkel 1,5 Grad	272610 1,5
Spannschraube Typ 2	279810 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cNm	659906 500