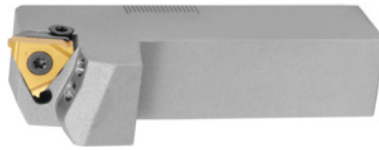


Garant
eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/22 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 36 mm

Gesamtlänge L: 107,5 mm

Spannschraube für Gewindeplatte: 279810 3

Unterlegplatte 1,5°: 272616 1,5

Klemmschraube für Unterlegplatte: 279824 2

Technische Beschreibung

passend für Plattengröße	22 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 2
Schaftgröße	25 mm

Kopflänge L ₁	36 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 3
Unterlegplatte 1,5°	272616 1,5
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	107,5 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Schraube für Unterlegplatte	272550
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	279824 2
Spannschraube Typ 3	279810 3
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter Neigungswinkel 1,5 Grad	272616 1,5
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cNm	659906 500
Spannschraube	272510