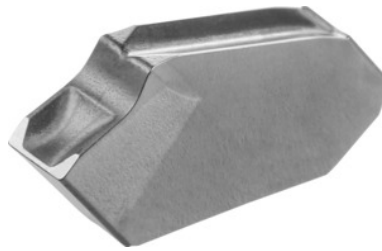


**Garant**
**Abstechplatte neutral, CU7033, Stechbreite w: 4,1 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273300 4,1
GTIN	4045197143419
Artikelklasse	21J

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Eckenradius: 0,2 mm

 Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/U

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	4,1 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7033
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		