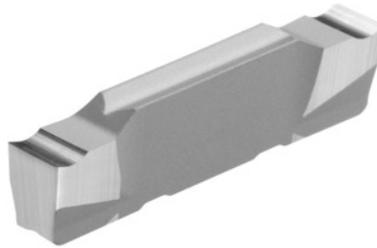


**Garant**
**Ab- / Einstechplatte, HU7310, Stechbreite w: 3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273697 3
GTIN	4045197580429
Artikelklasse	21L

**Beschreibung**

Ab- / Einstechplatte 3 mm Toleranz Stechbreite w:  $\pm 0,03$  mm  
 Vorschub f: 0,07 - 0,2 mm/U

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	3 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Vorschub f	0,07 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		