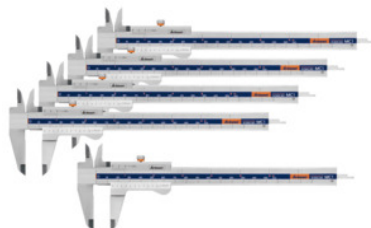


Garant**Vorteilspack 5 Stück Messschieber mit Feststellschraube, analog, 1/20 mm, 1/128 Zoll, eckiges Tiefenmaß****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG4101 150
GTIN	4069515051316
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber.

Messflächen feingeläppt. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Lieferumfang:

5× analoger Messschieber Nr. 410100 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Teilung	1/128 Zoll
Schnabellänge	40 mm
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Kalibrierung	A1

Verpackung	Etui
Teilung	1/20 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	5 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG4101 150