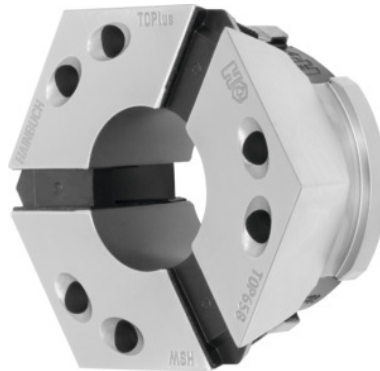


**HAINBUCH****Spannkopf weich, Top 65, Startbohrungs-Ø: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329976 20
GTIN	2050001928429
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Weich (reduzierte Härte von 40 HRC in der Bohrung) zum Selbstausdrehen.

**Vorteil:**

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Empfehlung:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

**Hinweis:**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Startbohrungs-Ø	20 mm
-----------------	-------

Härte	60 HR
Profil	Sechskant
Länge L	49 mm
Aufnahme	Top 65
Produktart	Spannkopf