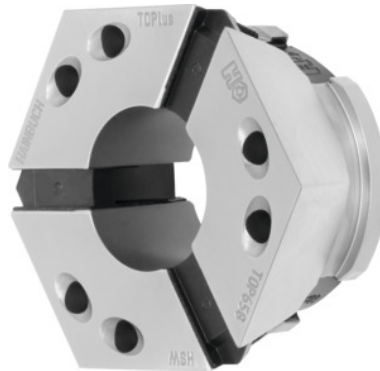


HAINBUCH**Spannkopf weich, Top 65, Startbohrungs-Ø: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329976 40
GTIN	2050001928436
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Weich (reduzierte Härte von 40 HRC in der Bohrung) zum Selbstausdrehen.

Vorteil:

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Empfehlung:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Startbohrungs-Ø	40 mm
-----------------	-------

Profil	Sechskant
Härte	60 HR
Länge L	49 mm
Aufnahme	Top 65
Produktart	Spannkopf