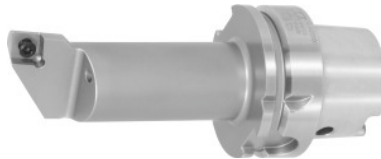


SWISS TOOLS

**HSK-T-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten CC., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 63/12-180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320086 63/12-180
GTIN	2050001715289
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12
Auskräglänge A-Maß	180 mm
Ersatzteil	S01
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm
Schaft-Ø	63 mm
Nutzlänge L <sub>N</sub>	154 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Bohrstangenhalter

## Zubehör

Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02

Rohrstift Nr. 7 Typ P06

320618 P06