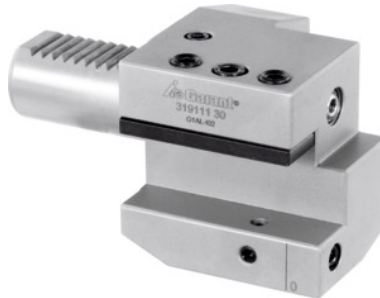


Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 30mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319111 30
GTIN	4045197523747
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Schaftbreite b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Technische Beschreibung

h_5	28 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
b_2	35 mm
Schaft-Ø d_1	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
l_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
Schaftbreite b_3	17 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme