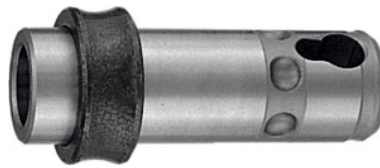


**Bohrer-Einsatz, Einsteck-Ø d / Innenkegel (mm / MK): 46MK4****Bestelldaten**

Bestellnummer	336820 46MK4
GTIN	4045197310552
Artikelklasse	33F

Beschreibung**Verwendung:**

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.
Gesamtlänge L: 135 mm
Länge ab Futter: 53 mm
Länge ab Maschinenspindel: 157,3 mm

Technische Beschreibung

Länge ab Futter	53 mm
Innenkegelgröße	4
Einsteck-Ø d	46 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Länge ab Maschinenspindel	157,3 mm
Produktart	Schnellwechselfutter

