


SWISS TOOLS

## PSK-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten CC., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 40/12-90mm

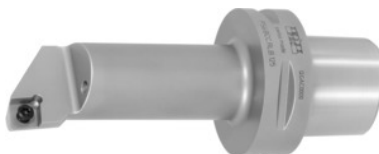

### Bestelldaten

Bestellnummer	320385 40/12-90
GTIN	2050001715395
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	90 mm
Ersatzteil	S01
Plattengröße	12
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	32 mm
Achsen-Spitzenabstand f	17 mm
Schaft-Ø	40 mm
Nutzlänge L <sub>N</sub>	70 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Produktart	Bohrstangenhalter

## Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02