


SWISS TOOLS

## PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 40/15-110mm

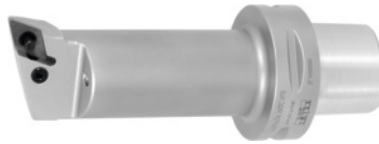

### Bestelldaten

Bestellnummer	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.  
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Ersatzteil	P05
Plattengröße	15
Achsen-Spitzenabstand f	22 mm
Auskräglänge A-Maß	110 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Schaft-Ø	40 mm
Nutzlänge L <sub>N</sub>	90 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Produktart	Bohrstangenhalter