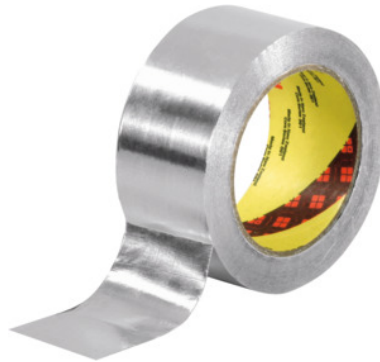


3M**Aluminiumklebeband, BreitexLänge (mmxm): 38X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das Weich-Aluminiumklebeband eignet sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.

Das **3M™ 431** weist hervorragende Dichteigenschaften auf durch eine gute Abschirmung von Feuchtigkeit und ist problemlos für Langzeitanwendungen verwendbar.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	431
Stärke	0,09 mm
Länge	50 m
Breite	38 mm
Farbe	silber
Zugfestigkeit	3,38 N/mm

Dehnungsfähigkeit	5 %
temperaturbeständig bis	-55 - 155 °C
Trägermaterial	Aluminium
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Lagertemperatur	20 °C
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Klebebandart	einseitig
Klebmasse	Acrylat
Liner vorhanden	nein
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Säumen
Anwendung	Abschirmen
Anwendung	Ummanteln
Klebkraft auf Stahl	0,44 N/mm
Produktart	Klebeband