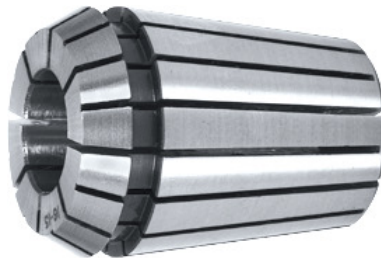


HOLEX**ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308920 2
GTIN	4045197151117
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar. Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	2 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	426 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange

