




## ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 13mm

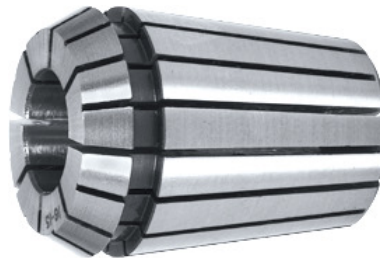

### Bestelldaten

Bestellnummer	308930 13
GTIN	4045197151322
Artikelklasse	32Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

#### Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

### Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	13 mm
Aufnahme	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	428 E
Außen-Ø D	21 mm
Gesamtlänge L	31,5 mm
Produktart	Spannzange

