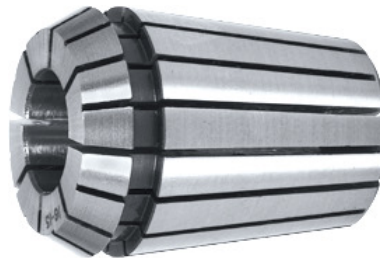


**ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308930 6
GTIN	4045197151254
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

**Hinweis:**

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	428 E
Außen-Ø D	21 mm
Gesamtlänge L	31,5 mm
Produktart	Spannzange

