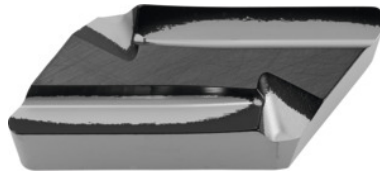


Garant
KNUX 160410R, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251076 HB7120-1
GTIN	4045197819901
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410R HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VG
Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Spanleitstufe	3,2 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen