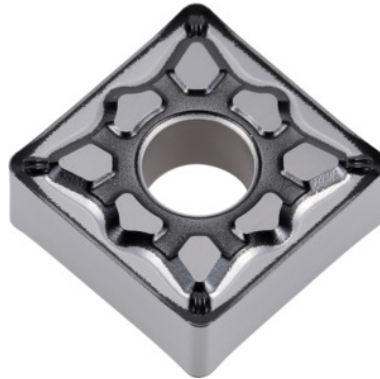


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

SNMG 120404 HB7120-1 Eckenradius: 0,4 mm  
Sorte: HB7120-1  
Spanbrecher: VS  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen