


**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

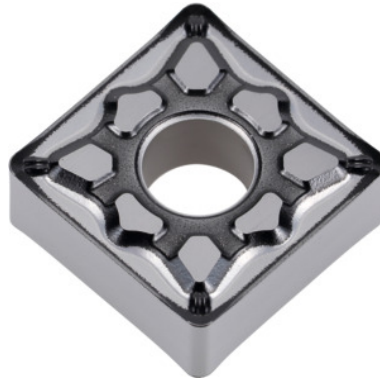

## Bestelldaten

Bestellnummer	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

SNMG 120408 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm  
 Sorte: HB7120-1  
 Spanbrecher: VS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

## Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7120-1
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen