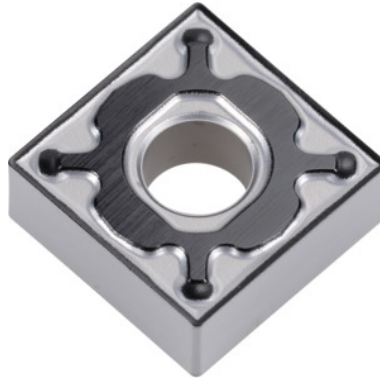


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7120-1 Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: HB7120-1
Spanbrecher: VM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich

Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen