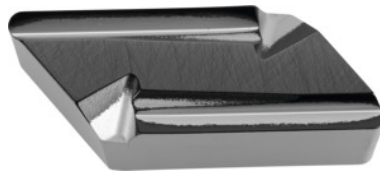


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160410L HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1 mm
Spanleitstufe	2,2 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen