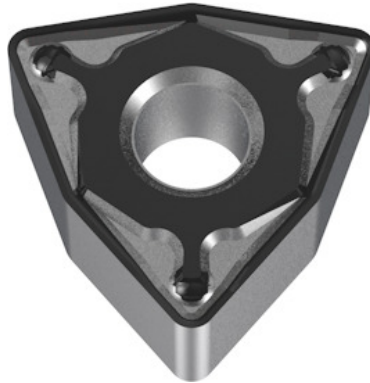


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen