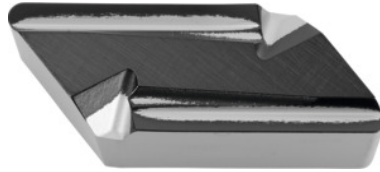


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160405L HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,5 mm
Spanbrecher	VM
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen