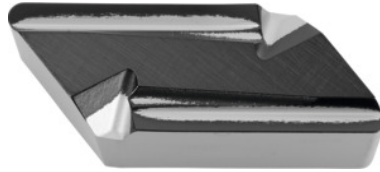


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410L HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Spanbrecher	VM
Eckenradius	1 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen