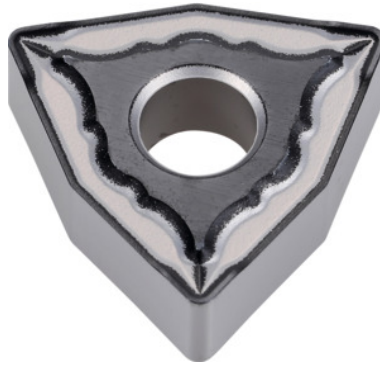


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7120-1

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 210 m/min
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen