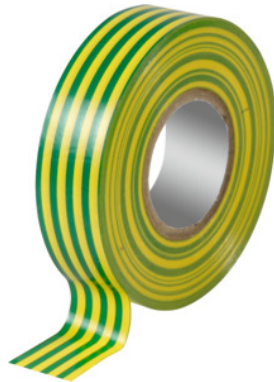


**3M****Isolierband, 15 mm×10 m, Farbe: Y/G**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Artikelklasse	08M

## Beschreibung

### Ausführung:

Das **3M™ Temflex® 165** ist ein **universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband**. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

### Verwendung:

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

### Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

## Technische Beschreibung

Stärke	0,15 mm
Breite	15 mm
Farbe	gelb-grün
Länge	10 m
Herstellerbezeichnung	3M® Temflex® 165

Anwendung	Isolieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Markieren
Anwendung	Kennzeichnen
Zugfestigkeit	2 N/mm
Liner vorhanden	nein
Trägermaterial	PVC-Folie
Klebebandart	einseitig
Lagertemperatur	20 - 23 °C
temperaturbeständig bis	90 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 60 %
Klebkraft auf Stahl	0,2 N/mm
Dehnungsfähigkeit	200 %
Produktnameattribut	15 mm×10 m
Produktart	Klebeband