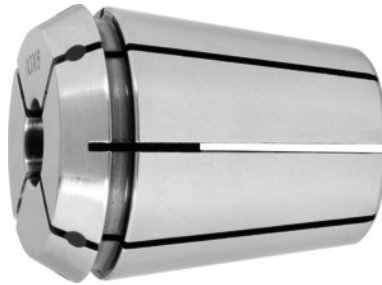


HOLEX**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 2,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309403 2,8
GTIN	4045197665980
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	2,8 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange