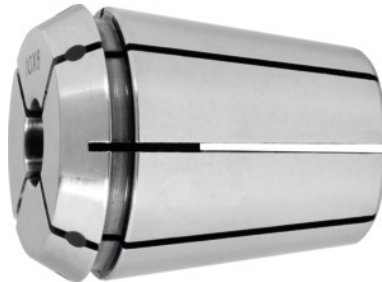


**HOLEX****ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309403 9
GTIN	4045197666055
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	9 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange