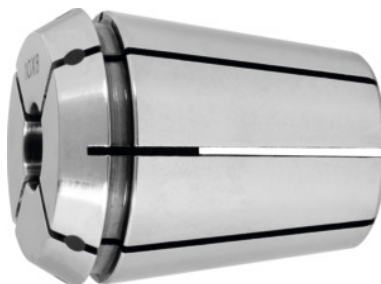


**HOLEX****ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309411 10
GTIN	4045197666062
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Außen-Ø D	25,7 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange