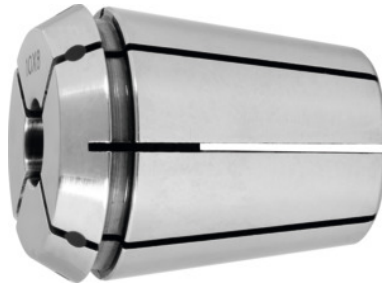


HOLEX**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309416 4,5
GTIN	4045197666161
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4,5 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Außen-Ø D	32,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange