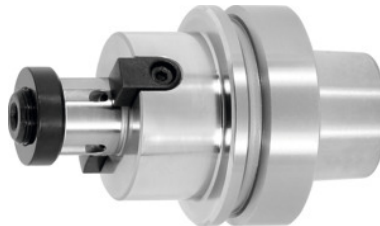


Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-F 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306563 22
GTIN	4045197587862
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Dorn-Ø d ₁	22 mm

Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Außen-Ø D	48 mm
Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	HSK-F 63 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22