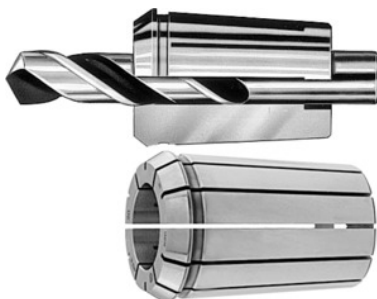


FAHRION®
FAHRENDEN WERKZEUGE**OZ-Spannzange für Futter, 2 # 16 mm, Nenn-Spann-Ø d: 15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309540 15 |
| GTIN | 2050001704474 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beschreibung**Ausführung:**

Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. **Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm.** Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

Vorteil:

- **Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.**
- **Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.**
- **Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.**
- **Höhere Werkzeugstandzeiten.**

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-----------|
| Nenn-Spann-Ø d | 15 mm |
| für Futter | 2 - 16 mm |
| Produktnameattribut | 2 # 16 mm |
| Norm | ISO 10897 |
| Typ | 415 E |

| | |
|---------------|------------|
| Außen-Ø D | 25,5 mm |
| Gesamtlänge L | 40 mm |
| Produktart | Spannzange |