


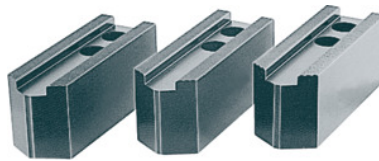

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160



Bestelldaten

Bestellnummer	313460 160
GTIN	4019208193489
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, **unbrüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Länge L: 78 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 40 mm

Bohrungsabstand a: 15 mm

Bohrungsabstand b: 22 mm

Nutenbreite D: 17 mm

Technische Beschreibung

Länge L	78 mm
für Futter-Typ	160 mm

Bohrungsabstand a	15 mm
Bohrungsabstand b	22 mm
Höhe H	40 mm
Nutenbreite D	17 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Breite B	35 mm
Nutenbreite Toleranz	
Werkstoff	
passend zu Farbcode	
Anzahl Backen	
Ausführung	
Produktart	