


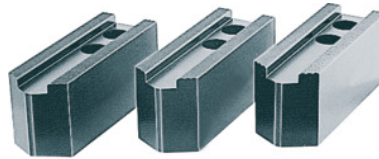

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 254



Bestelldaten

Bestellnummer	313760 254
GTIN	4019208193816
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung.
Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 125 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 40 mm

Bohrungsabstand a: 30 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 16 mm

Technische Beschreibung

Höhe H	40 mm
--------	-------

Breite B	40 mm
Länge L	125 mm
Bohrungsabstand a für Gewinde DIN 912	30 mm M12
Bohrungsabstand b für Futter-Typ	30 mm 254 mm
Nutenbreite D	16 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen