


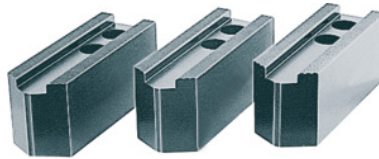

## Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 170



### Bestelldaten

Bestellnummer	313760 170
GTIN	4045197152312
Artikelklasse	32R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Feingefräste** Nute und Verzahnung.  
Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

#### Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

#### Passend für:

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

#### Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

#### Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 82 mm

Breite B: 31 mm

Höhe H: 32 mm

Bohrungsabstand a: 15 mm

Bohrungsabstand b: 20 mm

Nutenbreite D: 12 mm

### Technische Beschreibung

Länge L	82 mm
---------	-------

für Gewinde DIN 912	M10
Bohrungsabstand b	20 mm
Nutenbreite D	12 mm
für Futter-Typ	170 mm
Höhe H	32 mm
Bohrungsabstand a	15 mm
Breite B	31 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen