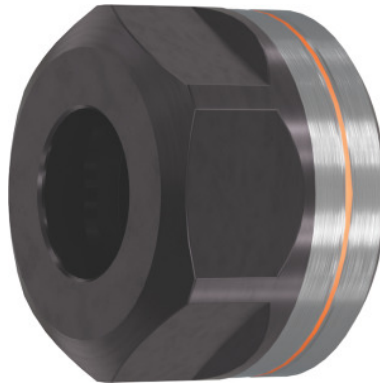


Garant**ER-Spannmutter High Speed, für ER: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	309610 16
GTIN	4045197291974
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant** SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

für ER	16 mm
maximales Anzugsmoment	80 Nm
Gesamtlänge L	18 mm

Gewinde	M22×1,5
Außen-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter

Zubehör

Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm	613300 25
---------------------------------------	-----------