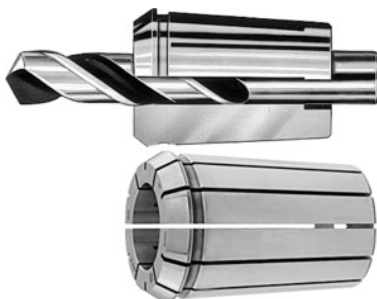


FAHRION®
FAHRENDEN WERKZEUGE
OZ-Spannzange für Futter, 4 # 32 mm, Nenn-Spann-Ø d: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	309560 12
GTIN	2050001704726
Artikelklasse	39Y

Beschreibung
Ausführung:

Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. **Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm.** Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

Vorteil:

- **Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.**
- **Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.**
- **Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.**
- **Höhere Werkzeugstandzeiten.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	12 mm
für Futter	4 - 32 mm
Produktnameattribut	4 # 32 mm
Norm	ISO 10897
Typ	467 E

Außen-Ø D	43,7 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Produktart	Spannzange