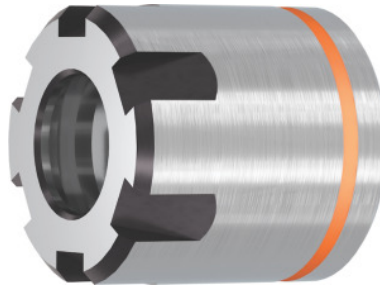


Garant
ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 16

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309652 16 |
| GTIN | 4045197645715 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beschreibung
Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

· **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Zerspanungsstrategie: HSC

Gesamtlänge L: 22,5 mm

Außen-Ø D: 22 mm

Gewinde: M19×1

maximales Anzugsmoment: 35 N·m

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------|
| Gesamtlänge L | 22,5 mm |
| maximales Anzugsmoment | 35 N·m |
| Gewinde | M19×1 |
| für ER | 16 mm |
| Außen-Ø D | 22 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Norm | DIN 6499 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Spannmutter |